


Technisches Datenblatt

Trennstück geschlossen Cu

Artikelnummer: 5335256

OBO
BETTERMANN

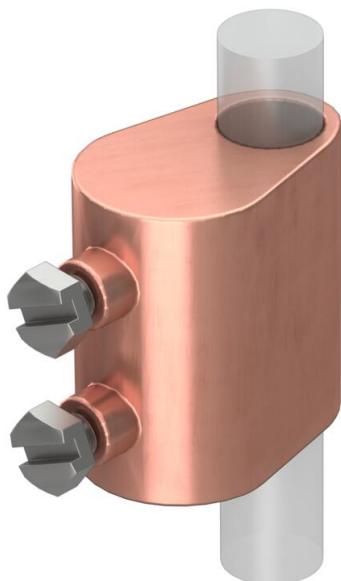

- für Passung von Rundleiter Rd 8-10 auf Erdeinführungsstangen Rd 16
- inkl. 2 Sechskantschrauben aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

 Zn

Zinkdruckguss

 Cu

verkupfert

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 5335256 |
| Typ | 223 DIN MS |
| Bezeichnung 1 | Trennstück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8-10mmx16 |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Oberfläche | verkupfert |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1212 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Trennstück geschlossen Cu

Artikelnummer: 5335256

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

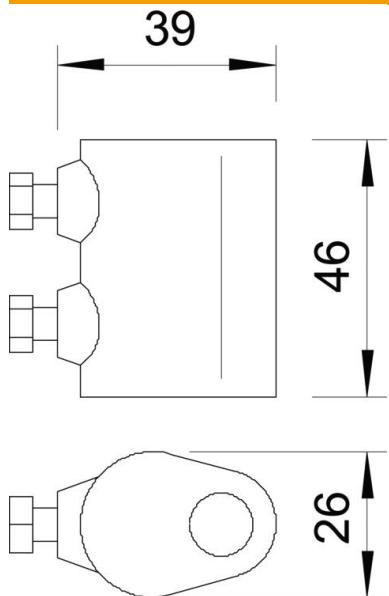

Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16 |
| Passung | Rd 8-10/16 mm |
| Zweimetallverbinder | nein |
| Zwischenplatte | nein |