


# Technisches Datenblatt

## Universelles Trennstück FT



Artikelnummer: 5336007

- Passung für Rundleiter Rd 8-10 auf Rd 16 oder Flachleiter FL 30
- inkl. 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

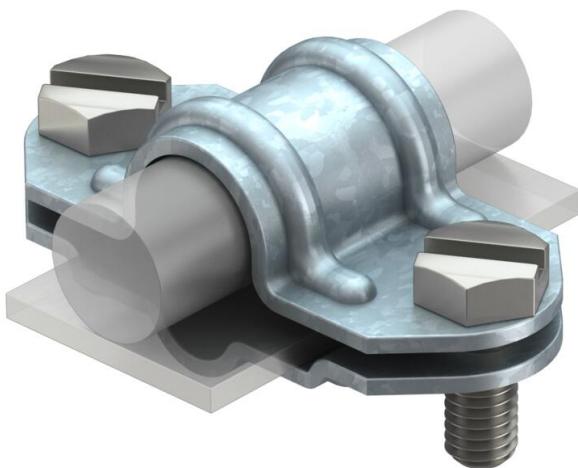

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5336007
Typ	226 8-10
Bezeichnung 1	Trennstück
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3083 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Universelles Trennstück FT

Artikelnummer: 5336007

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

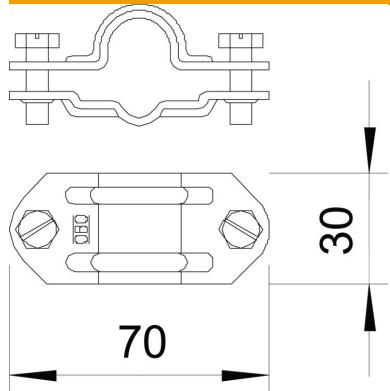

### Technische Daten

Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10/FL30 x 16 mm
Zweimetallverbinder	nein
Zwischenplatte	nein