


# Technisches Datenblatt

## Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm FT

Artikelnummer: 5336309



- für Passung von Rundleiter Rd 8-10 oder Flachleiter FL 30
- inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
- Kurzschlussstrom  $I_k$  (50 Hz), Zeit 0,6 s, Temp. max. 300 °C; 8,5 kA

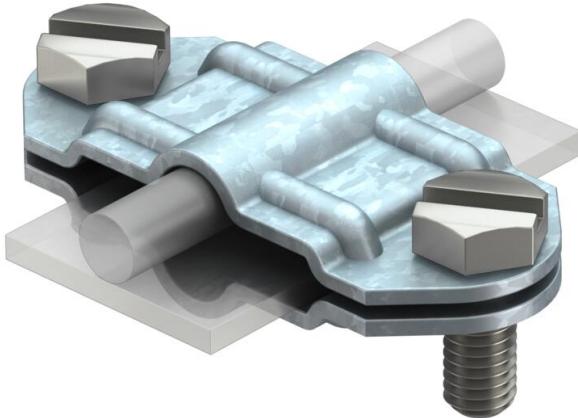

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5336309
Typ	233 8
Bezeichnung 1	Trennstück
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2913 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm FT

Artikelnummer: 5336309

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

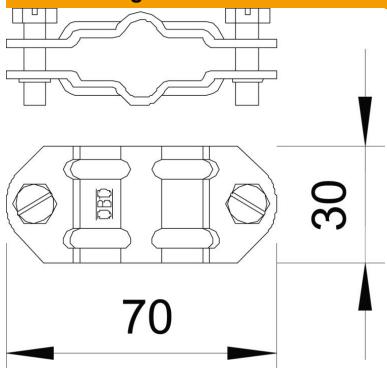

### Technische Daten

Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
Zweimetallverbinder	nein
Zwischenplatte	nein