


Technisches Datenblatt

Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm

Artikelnummer: 5336376

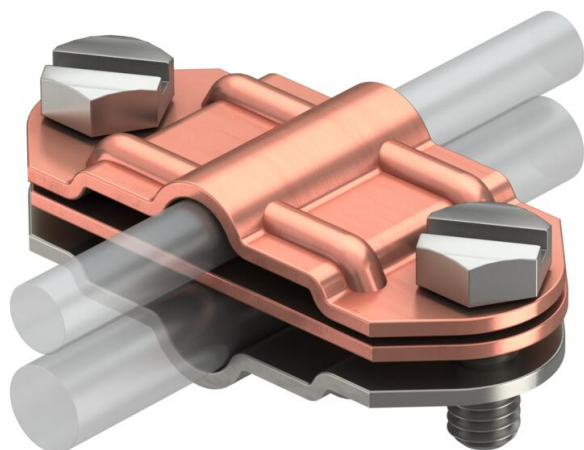

- Zweimetall-Trennstück für Rundleiter/Flachleiter unterschiedlicher Werkstoffe
- für Passung von Rundleiter Rd 8-10 auf Flachleiter FL 30
- inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
- Zwischenplatte aus Aluminium/Kupfer, Oberteil aus Kupfer, Unterteil aus rostfreiem Stahl

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5336376
Typ	233 ZV
Bezeichnung 1	Trennstück
Bezeichnung 2	Zweimetallverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	FL/RdxFL/Rd
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6488 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm

Artikelnummer: 5336376



Abmessungen

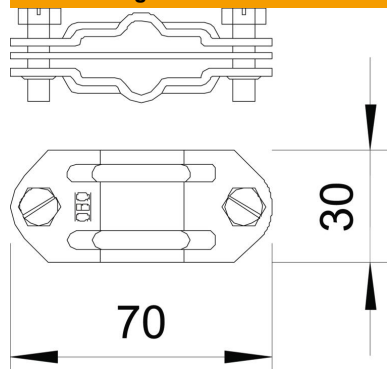

Technische Daten

Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
Werkstoff Oberteil	Cu
Werkstoff Unterteil	VA
Zweimetallverbinder	ja
Zwischenplatte	ja