

Technisches Datenblatt

Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm

Artikelnummer: 5336457

OBO
BETTERMANN

- Passung: Rd 8-10 x FL 30-40
- inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (VA)



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5336457
Typ	233 A VA
Bezeichnung 1	Trennstück
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,851 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4973 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm

Artikelnummer: 5336457

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

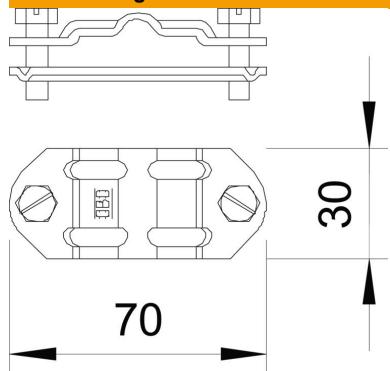

Technische Daten

Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FL 30-40
Passung	8-10xFL30-40 mm
Zweimetallverbinder	nein
Zwischenplatte	nein