


Technisches Datenblatt

Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm

Artikelnummer: 5336503



- Passung: Rd 8-10 x FL 30-40, FL 30 x FL 30-40
- inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
- Zwischenplatte aus Aluminium/Kupfer
- Oberteil aus Kupfer, Unterteil aus rostfreiem Stahl

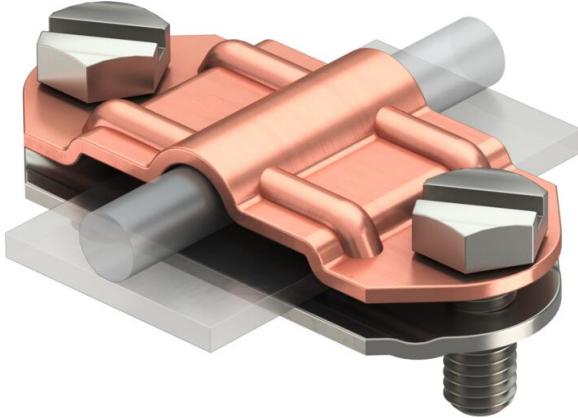

Cu Kupfer

Stammdaten

Artikelnummer	5336503
Typ	233 A ZV
Bezeichnung 1	Trennstück
Bezeichnung 2	Zweimetallverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	FL30x8-10mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6154 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm

Artikelnummer: 5336503



Abmessungen

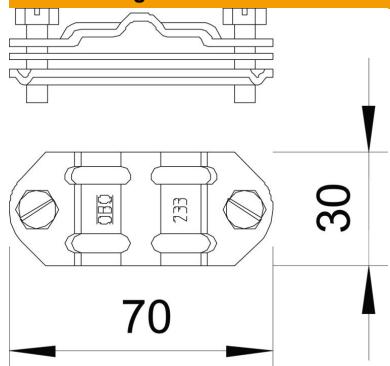

Technische Daten

Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 x FL30-40 mm
Werkstoff Oberteil	Cu
Werkstoff Unterteil	VA
Zweimetallverbinder	ja
Zwischenplatte	ja