


Technisches Datenblatt

Universelle Regenrohrschielle 60-130 mm A2

Artikelnummer: 5350905

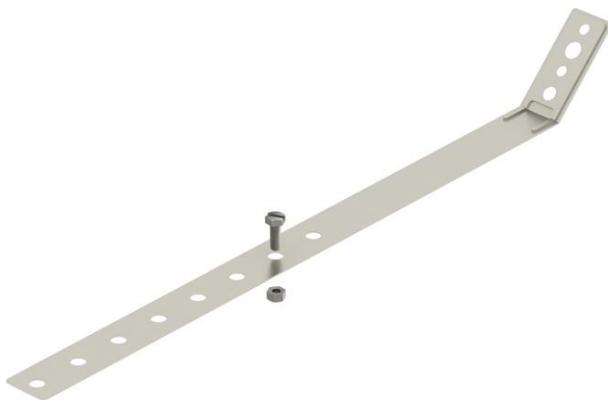


- verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm
- mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm
- mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm
- mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm
- inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5350905
Typ	301 V-VA
Bezeichnung 1	Regenrohrschielle
Bezeichnung 2	verstellbar
Hersteller	OBO
Dimension	420mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6663 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

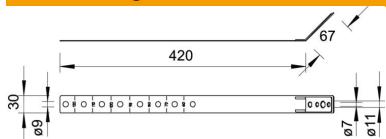

Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionsgeschützt	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich max.	130 mm
Klemmbereich min.	60 mm