


Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle zur Verlegung Rd 8-10 mm hinter dem
Rohr A2
Artikelnummer: 5351251

OBO
BETTERMANN

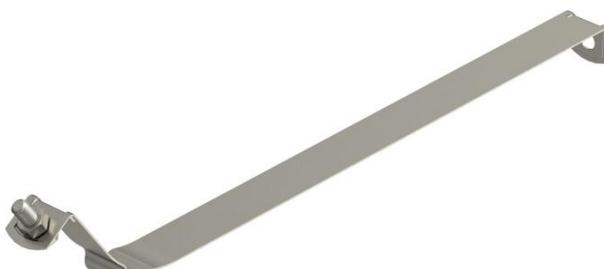


- mit Sicke
- für Rundleiter Rd 8-10
- inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5351251
Typ	301 S-VA-100
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Bezeichnung 2	mit Sicke
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2714 kg CO2e / 1 Stück

 Abmessungen



Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	100 mm