

# Technisches Datenblatt

## Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Artikelnummer: 5403205



- System bestehend aus FangFix-Stein mit Kantenschutz und Klemme
- FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- min. 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
- schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
- Beton, frostbeständig
- der FangFix-Stein ist stapelbar
- passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen



BET Beton

### Stammdaten

Artikelnummer	5403205
Typ	F-FIX-16B
Bezeichnung 1	FangFix-System
Bezeichnung 2	Komplettsystem
Hersteller	OBO
Dimension	16kg
Werkstoff	Beton
Kleinste VK-Einheit	54
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1898 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,5129 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


## Standfuß für FangFix-System min. 16 kg

Artikelnummer: 5403205



### Abmessungen

Höhe | 118,5 mm

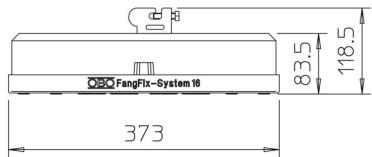

### Technische Daten

Aufnahme Fangstange	Gewinde
Ausführung	Sockel
Gewicht	16 kg
Nenngröße Ø	373 mm
Passung	Rd 8 mm
Verjüngt	nein