

# Technisches Datenblatt

## isCon®-Anschlusselemente

Artikelnummer: 5408022



- schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
- inkl. Schrumpfschlauch, Sechskant und Schraubensicherung
- geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)



A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5408022
Typ	isCon connect
Bezeichnung 1	Anschlusselement
Bezeichnung 2	für isCon-Leitung
Hersteller	OBO
Dimension	Ø23mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0668 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## isCon®-Anschlusselemente

Artikelnummer: 5408022

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

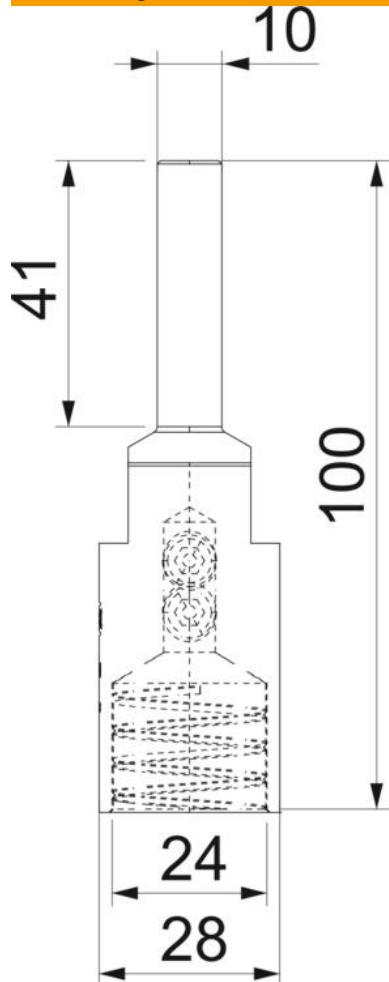

Länge	28 mm
Maß	28 mm
B	
Maß D min.	28 mm
Maß H	101 mm

### Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit	H1/150 kA
Passung	23 mm
Klemmbereich max.	23 mm