

# Technisches Datenblatt

**Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast  
isFang IN  
Artikelnummer: 5408024**



schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung  
Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast  
geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)



**A2** Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten


Artikelnummer	5408024
Typ	isCon IN connect
Bezeichnung 1	Anschlusselement
Bezeichnung 2	für isCon-Leitung innen
Hersteller	OBO
Dimension	Ø23mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2871 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast  
isFang IN  
Artikelnummer: 5408024

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

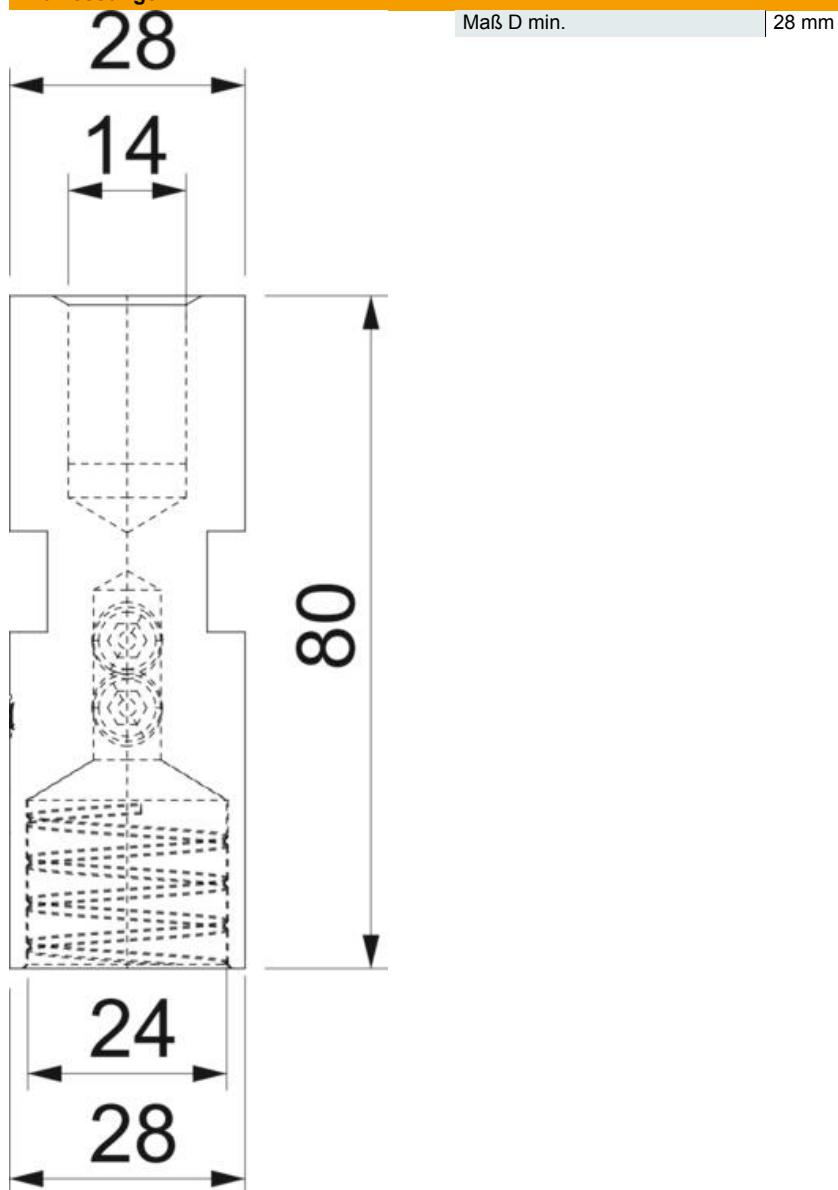

## Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit	H1/150 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	23 mm
Klemmbereich max.	23 mm