

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Artikelnummer: 5408047



- zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern
- Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten	
Artikelnummer	5408047
Typ	isCon H280 VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Ziegeldächer
Hersteller	OBO
Dimension	280mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,171 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Artikelnummer: 5408047

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

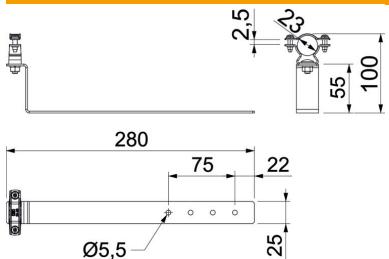

Länge Maß L	280 mm 2,5 mm
----------------	------------------

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Anwendung	Satteldach
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser min.	23
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	55 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)