

Technisches Datenblatt

Leitungshalter VA mit Spannband

Artikelnummer: 5408052

OBO
BETTERMANN

Leitungshalter mit Spannband für isCon®-Ableitung, zum Montieren an Rohren mit $\varnothing \leq 600$ mm. Inklusive Federscheiben zur Schraubsicherung gegen Selbstlöckern.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

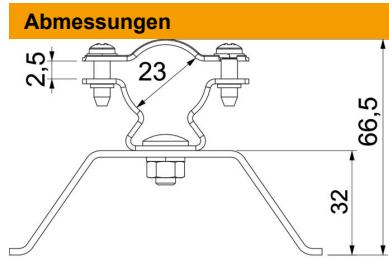
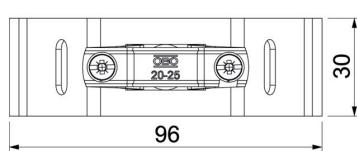
Artikelnummer	5408052
Typ	isCon HS VA
Bezeichnung 1	Leitungshalter mit Spannband
Bezeichnung 2	für isCon-Ableitung
Hersteller	OBO
Dimension	$\varnothing 23$ mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2876 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Leitungshalter VA mit Spannband

Artikelnummer: 5408052

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
Maß D min.	23 mm
Maß H	66,5 mm
Maß L	2,5 mm
	
	

Technische Daten	
Werkstoff des Unterteils	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Überlegers	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff Oberteil	V2A
Werkstoff Unterteil	V2A