

Technisches Datenblatt

Leitungshalter PA mit Spannband

Artikelnummer: 5408066



Leitungshalter mit Spannband für isCon®-Ableitung, zum Montieren an Rohren mit Ø ≤ 600 mm.



PA Polyamid

Stammdaten	
Artikelnummer	5408066
Typ	isCon HS 26 PA
Bezeichnung 1	Leitungshalter mit Spannband
Bezeichnung 2	für isCon-Ableitung grau
Hersteller	OBO
Dimension	Ø26mm
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1263 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Leitungshalter PA mit Spannband

Artikelnummer: 5408066

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

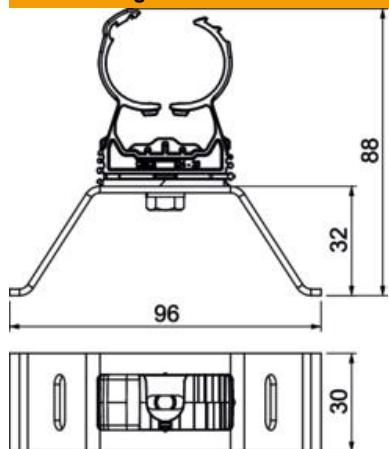

Technische Daten

Werkstoff des Unterteils	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Überlegers	Polyamid
Werkstoff Oberteil	PA
Werkstoff Unterteil	V2A