


Technisches Datenblatt

Anschlussstück

Artikelnummer: 5408352

OBO
BETTERMANN

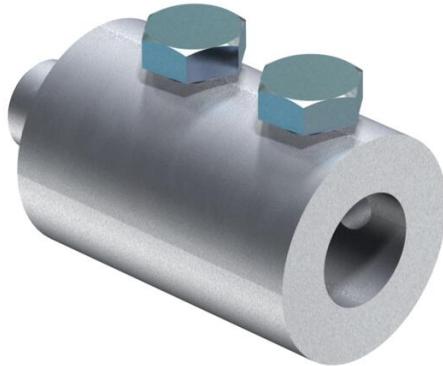

- Anschlussstück mit M16-Gewinde
- zur Montage auf Standfüßen mit M16-Innengewinde wie Typ 101 (5402891, 5402958)
- inkl. M10-Schrauben

Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5408352
Typ	101 A-16
Bezeichnung 1	Anschlussstück
Bezeichnung 2	für 16mm GFK-Stangen
Hersteller	OBO
Dimension	16mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2534 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anschlussstück

Artikelnummer: 5408352

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

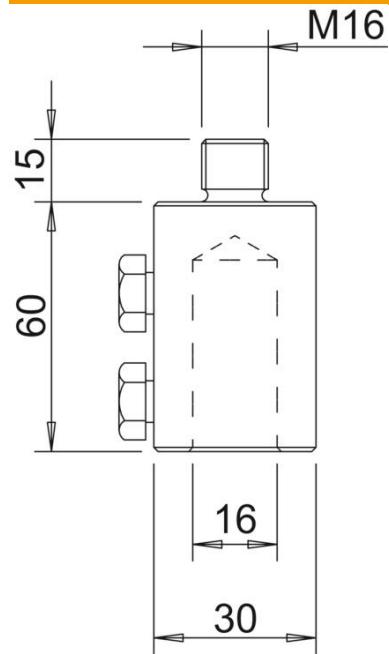

Länge	60 mm
Maß D min.	30 mm
Maß d Ø	16 mm
Maß L	60 mm

Technische Daten

Anschluss | Rundleiter