

Technisches Datenblatt

Verstellbare Isoliertraverse - Wand

Artikelnummer: 5408852



Variabler Distanzhalter für Leitungen und Fangstangen zum Einhalten des Trennungsabstandes.

- stufenlos einstellbarer Distanzbereich (L = 550-1000 mm)
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (km = 0,7)
- für Wandmontage mit 10 Befestigungslöchern 4,2 mm und 4 Befestigungslöchern 6,9 mm



Glasfaserverstärkter Kunststoff

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 5408852 |
| Typ | ISAV1000W |
| Bezeichnung 1 | Isolierter Abstandhalter |
| Bezeichnung 2 | variable Längeneinstellung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 550-1000mm |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 130 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,1884 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Verstellbare Isoliertraverse - Wand

Artikelnummer: 5408852



Abmessungen

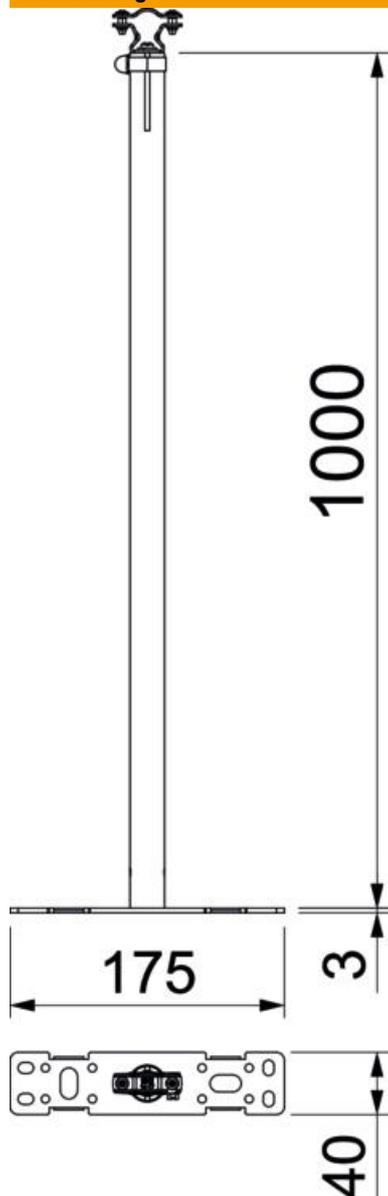

| | |
|--------|--------|
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 40 mm |