

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 5408902




- schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
- z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 5408902 |
| Typ | isFang 3B-250-A |
| Bezeichnung 1 | Fangmastständer |
| Bezeichnung 2 | für isCon-Leitung innen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2,9x2,5m |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2500 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 119,4071 kg CO2e / 1 Stück |

Abmessungen

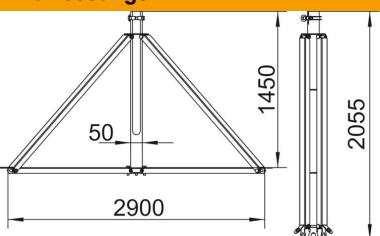

| | |
|------------|----------|
| Länge | 1.450 mm |
| Breite | 2.900 mm |
| Höhe | 2.055 mm |
| Maß B | 2.900 mm |
| Maß D min. | 50 mm |
| Maß H | 2.055 mm |
| Maß L | 1.450 mm |

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408902



Technische Daten

| | |
|---------------------|------------|
| Aufnahme Fangstange | schraublos |
| Ausführung | Stativ |