

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408930

OBO
BETTERMANN




A2 Edelstahl, rostfrei

- schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
- z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen

Stammdaten

Artikelnummer	5408930
Typ	isFang 3B-100-A
Bezeichnung 1	Dreibeinstativ + Auslass
Bezeichnung 2	für isCon-Leitung innen
Hersteller	OBO
Dimension	1,3x1,4m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	610 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,1733 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

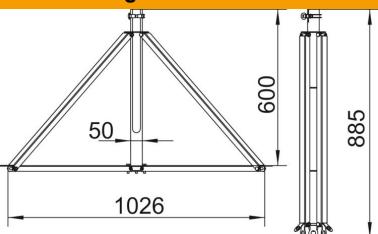

Länge	600 mm
Breite	1.026 mm
Höhe	885 mm
Maß B	1.026 mm
Maß D min.	50 mm
Maß H	885 mm
Maß L	600 mm

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408930



Technische Daten

Aufnahme Fangstange	schraublos
Ausführung	Stativ