

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408968

OBO
BETTERMANN




A2 Edelstahl, rostfrei

- Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen

Stammdaten

Artikelnummer	5408968
Typ	isFang 3B-100
Bezeichnung 1	Dreibeinstativ
Bezeichnung 2	für isolierten Fangmast
Hersteller	OBO
Dimension	1,25x1,35m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	620 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	29,9954 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

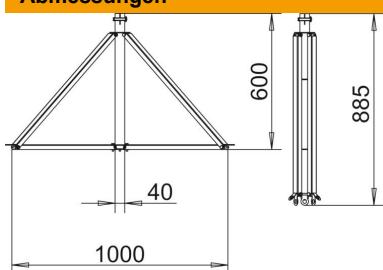

Länge	600 mm
Breite	1.000 mm
Höhe	885 mm
Maß	1.000 mm
B	
Maß D min.	40 mm
Maß H	885 mm
Maß L	600 mm

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408968



Technische Daten

Aufnahme Fangstange	schraublos
Ausführung	Stativ