


Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408969

OBO
BETTERMANN

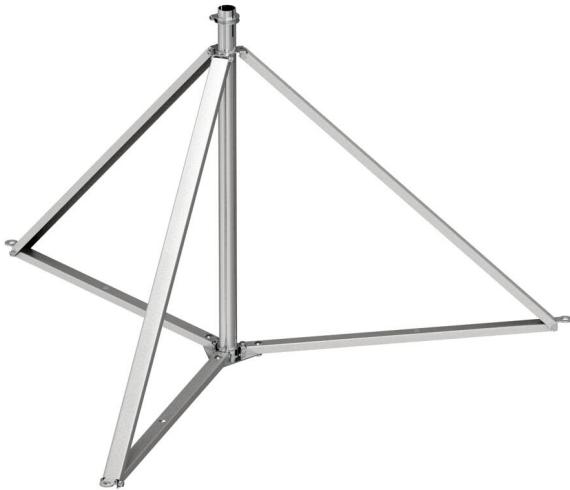

- Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten	
Artikelnummer	5408969
Typ	isFang 3B-150
Bezeichnung 1	Dreibeinstativ
Bezeichnung 2	für isolierten Fangmast
Hersteller	OBO
Dimension	1,65x1,85m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	950 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	45,6884 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408969

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

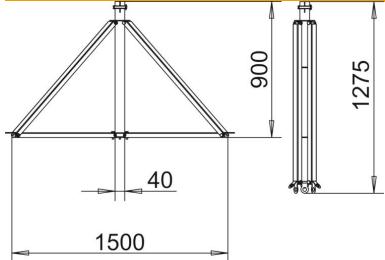

Länge	900 mm
Breite	1.500 mm
Höhe	1.275 mm
Maß	1.500 mm
B	
Maß D min.	40 mm
Maß H	1.275 mm
Maß L	900 mm

Technische Daten

Aufnahme Fangstange	schraublos
Ausführung	Stativ