


Technisches Datenblatt

Stangenhalter, 16 mm

Artikelnummer: 5412609



- für Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16
- montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16
- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm

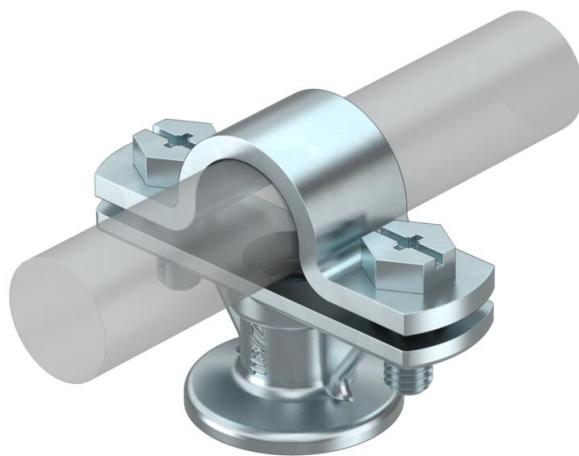

Zn Zinkdruckguss

VZ verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5412609
Typ	113 Z-16
Bezeichnung 1	Stangenhalter
Hersteller	OBO
Dimension	16mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2657 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stangenhalter, 16 mm

Artikelnummer: 5412609

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

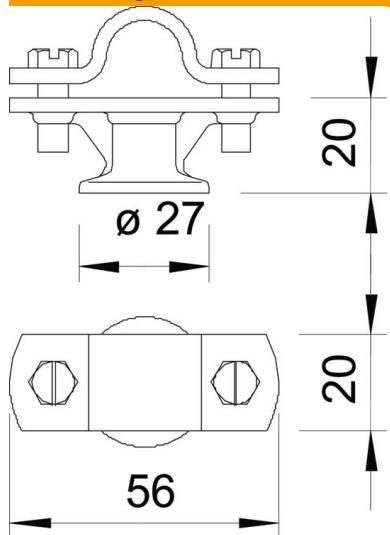

Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Befestigungsart Stange	mit Schraubschelle
Gewinde metrisch	8
Passung	Rd 16 mm
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss