

# Technisches Datenblatt

## Stangenhalter, 16 mm, mit Schraube und Dübel

Artikelnummer: 5412803

**OBO**  
BETTERMANN



- für Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16
- montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
- Innengewinde M8 zum Aufschrauben und Durchgangsloch für Holzschrauben
- vormontiert mit Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40

**Zn** Zinkdruckguss

**VZ** verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5412803
Typ	113 B-Z-HD
Bezeichnung 1	Stangenhalter
Bezeichnung 2	mit Holzschraube + Dübel
Hersteller	OBO
Dimension	16mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2875 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Stangenhalter, 16 mm, mit Schraube und Dübel

Artikelnummer: 5412803

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

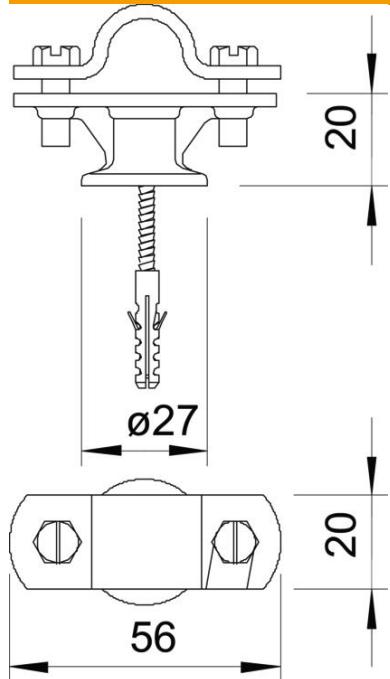

### Technische Daten

Befestigungsart Halter	mit Dübel
Befestigungsart Stange	mit Schraubschelle
Gewinde metrisch	8
Passung	Rd 16 mm
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss