

Technisches Datenblatt

Erdungsfestpunkt mit Doppelgewinde

Artikelnummer: 5420020



- Anschluss an Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen
- Kontaktplatte: Ø 79 mm aus Edelstahl, rostfrei (V4A)
- Doppelgewinde M10/M12
- inkl. Abdeckung aus Kunststoff zur einfachen Installation



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	5420020
Typ	205 DG V4A
Bezeichnung 1	Erdungsfestpunkt
Bezeichnung 2	mit Doppelgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M10/M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4404
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14.8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0155 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Erdungsfestpunkt mit Doppelgewinde

Artikelnummer: 5420020

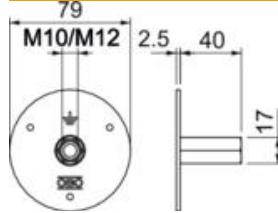

Abmessungen	Länge	
	180 mm	

Technische Daten	
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Durchmesser der Kontaktplatte	79 mm
Gewinde	M10/M12
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	6,2 kA