

# Technisches Datenblatt

## Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Artikelnummer: 5424151

**OBO**  
BETTERMANN



- mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm
- einseitig angekuppt

<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5424151
Typ	101 F1500
Bezeichnung 1	Fang-/Erdeinführungsstange
Hersteller	OBO
Dimension	1500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	240 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,9328 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Artikelnummer: 5424151

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

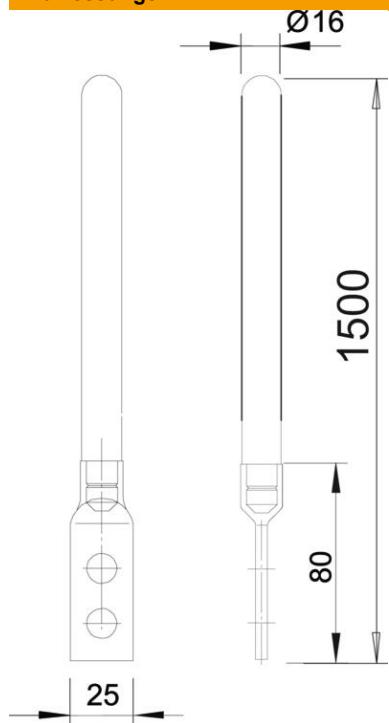

Länge Maß L	1.500 mm 1.500 mm
----------------	----------------------

### Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm