

Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Artikelnummer: 5424208



- mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm
- einseitig angekuppt

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5424208
Typ	101 F2000
Bezeichnung 1	Fang-/Erdeinführungsstange
Hersteller	OBO
Dimension	2000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	320 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,2795 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Artikelnummer: 5424208

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

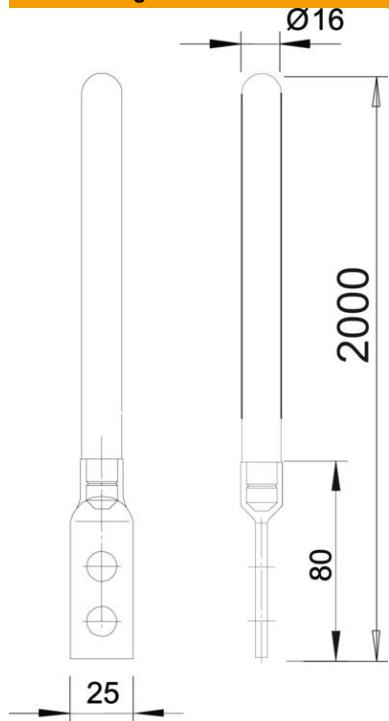

Länge Maß L	2.000 mm 2.000 mm
----------------	----------------------

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm