


Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5900540

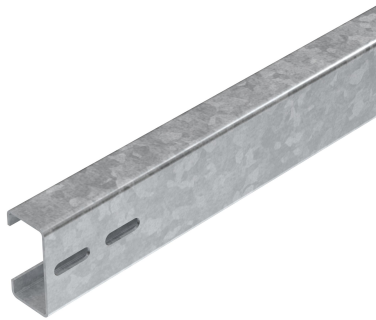


Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Freifächensystemen. Montage des Trägerprofils auf vormontierten Trägern mit Kreuzverbinder KV FT. Montage der PV-Module am Trägerprofil mit End- und/oder Zwischenklemmen vom Typ KLE und/oder KLZ. Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV FT oder Kreuzverbinder KV FT, schraubbar.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5900540
Typ	TPU 6000 FT
Bezeichnung 1	Trägerprofil universal
Bezeichnung 2	für Freifächensystem
Hersteller	OBO
Dimension	40x80x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2040 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

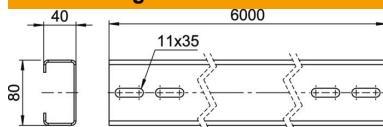

Länge	6.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	80 mm

Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5900540



Technische Daten

Kabelkanal integriert	nein
Kabelkanal optional	nein
Widerstandsmoment Wx	10600 mm ³
Widerstandsmoment Wy	5200 mm ³