

Technisches Datenblatt

10° Lange Stütze für PV-Modulmontage Ost-West-Ausrichtung, Flachdach

Artikelnummer: 5901667



Lange Stütze zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flachdächern in Ost-West-Ausrichtung. Montage in Kombination mit Trägerprofil TPF 35 und Universalklemme KLU oder End- und Zwischenklemmen mit Federn (KLE F/KLZ F). Neigungswinkel 10°. Rastbare Befestigung auf Trägerprofil.

St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	5901667
Typ	STLOW AD DD
Bezeichnung 1	Stütze lang Ost-West
Bezeichnung 2	für Flachdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	283,1x80x237,9
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	8
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	124,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

10° Lange Stütze für PV-Modulmontage Ost-West-Ausrichtung, Flachdach

Artikelnummer: 5901667



Abmessungen

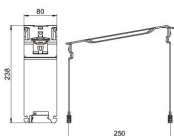

Länge	283,1 mm
Breite	80 mm
Höhe	237,9 mm

Technische Daten

Mit Befestigungsmaterial	nein
Neigungswinkel max.	10 °
Neigungswinkel min.	10 °
Verstellbar	nein
Drehfeder Steifigkeit (k.rot.y)	0
Drehfeder Steifigkeit (k.rot.z)	0
Mit Modulerdung	nein