

Technisches Datenblatt

Schraube mit Hammermutter für PV-Modulmontage für Auf-dachmodulhalter/Metalldachpfannen PV
Artikelnummer: 5901850



Schraube mit Hammermutter zum Befestigen von Metalldachplatten des Herstellers Lehmann an Trägerprofil TP 45.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 5901850 |
| Typ | SKS HM A2 |
| Bezeichnung 1 | Schraube mit Hammermutter |
| Bezeichnung 2 | für Schrägdachsystem |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M8x18 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0907 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Schraube mit Hammermutter für PV-Modulmontage für Auf-dachmodulhalter/Metalldachpfannen PV


Artikelnummer: 5901850



Abmessungen

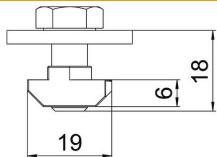

| | |
|--------|---------|
| Länge | 18 mm |
| Breite | 18,8 mm |
| Höhe | 23,3 mm |

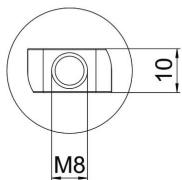

Technische Daten

| | |
|---|----------|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 10,85 mm |
| Gewinde | M8 |
| Gewinde metrisch | 8 |
| Unterlegscheibe Ø | 28 mm |