


Technisches Datenblatt

Adapter Trapezdach für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5901904



Kurzprofilschiene zum Montieren von PV-Modulen auf Trapezdächern. Passend für Universal-Klemme Typ KLU. Mit vormontierter rutschhemmender Dichtungsmatte, inklusive Befestigungsmaterial.

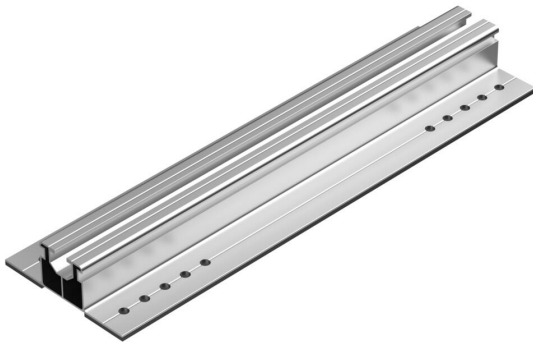

Alu	Aluminium
BK	blank

Stammdaten

Artikelnummer	5901904
Typ	ADU TPD ALU
Bezeichnung 1	Adapter Trapezdach
Bezeichnung 2	für Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	110x35x385
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42,82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Adapter Trapezdach für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5901904



Abmessungen



Länge	385 mm
Breite	110 mm
Höhe	38 mm

Technische Daten

Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Kabelkanal integriert	nein
Kabelkanal optional	nein
Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung	Photovoltaik
Widerstandsmoment Wx	3680 mm ³
Widerstandsmoment Wy	3760 mm ³