

Technisches Datenblatt

Schraubenset für Lochband

Artikelnummer: 5901960



Schraubenset aus Sechskantschrauben M12, Sechskantmuttern mit Flansch M12, Hakenkopfschraube und Unterlegscheiben. Zum Befestigen von Lochbändern Typ LB FT an hinteren Stützen von vormontierten Trägern des PV-Montagesystems Freifläche.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5901960
Typ	SVLB
Bezeichnung 1	Schraubenset für Lochband
Bezeichnung 2	für Freiflächenystem
Hersteller	OBO
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1789 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Schraubenset für Lochband

Artikelnummer: 5901960

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

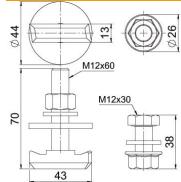

Technische Daten

Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein