

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001860

**OBO**  
BETTERMANN



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet.  
Mit Quersicken ab 400 mm Breite.  
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE

**A2** Edelstahl, rostfrei  
**2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten	
Artikelnummer	6001860
Typ	DGRR 50 A2
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	50x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	47,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,2494 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar A2


### Artikelnummer: 6001860

**OBO**  
BETTERMANN

#### Abmessungen

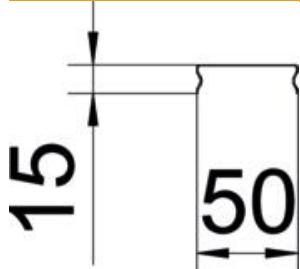

Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Breite	1,97 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,8 mm
Maß	50 mm
B	

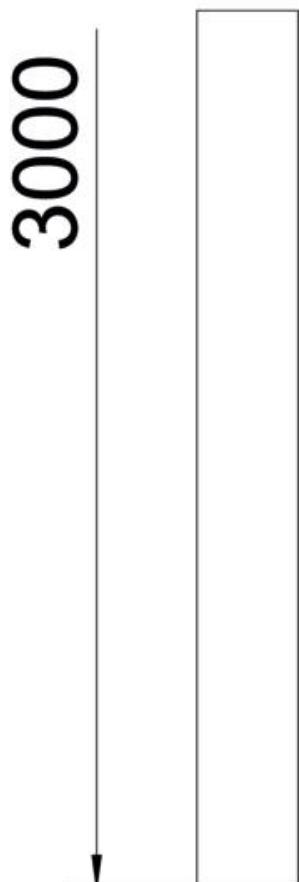

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001860



### Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein