


Technisches Datenblatt

Gitterwinkel

Artikelnummer: 6003818

OBO
BETTERMANN

Gitterwinkel für das Verlegen von Leitungen und Kabeln in Stahlträgern.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

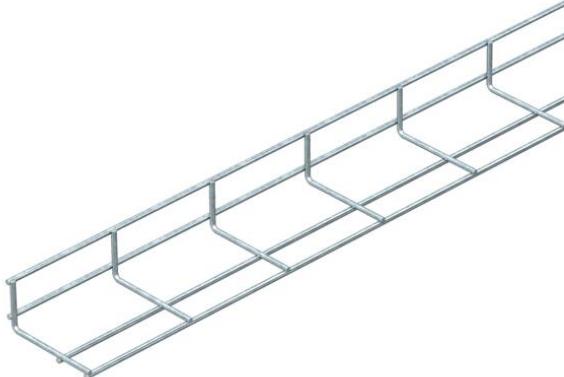

CE

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6003818
Typ	GW 40 80 FT
Bezeichnung 1	Gitterwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	80x40x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4001 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Gitterwinkel


Artikelnummer: 6003818

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

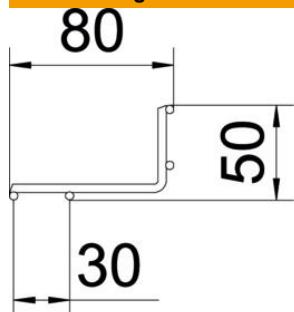

Länge	2.000 mm
Breite	40 mm
Breite	1,57 in
Höhe	80 mm

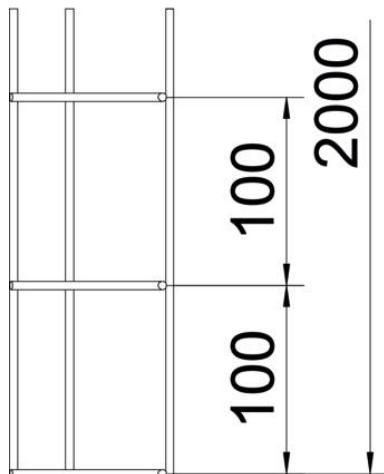

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	32 cm ²
Nutzquerschnitt	3200 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt