

Technisches Datenblatt

**Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK
153 A2**
Artikelnummer: 6003887

OBO
BETTERMANN

Befestigungsklemme mit Druckplatte zum Anklammern an Stahlträger.
Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltrag-Systems
ist waagerecht.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6003887
Typ	BFKD 153 44 A2
Bezeichnung 1	Befestigungsklemmstück
Bezeichnung 2	für maximale Trägerstärke 28mm
Hersteller	OBO
Dimension	153x40x44mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4909 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK

153 A2


Artikelnummer: 6003887

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

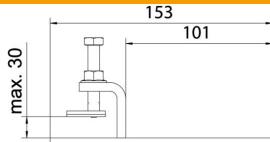

Breite	153 mm
Höhe	28 mm
Maß B	153 mm
Maß b	101 mm
Maß B1	101 mm

 

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Materialstärke	6 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Verstellbar	ja