


Befestigungsklemmstück zur Montage von leichten Bauteilen an senkrechten Stahlträgern. Geeignet z. B. für Gitterrinnen und Kabelrinnen bis 300 mm Breite oder Schellen. Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltragsystems ist senkrecht.

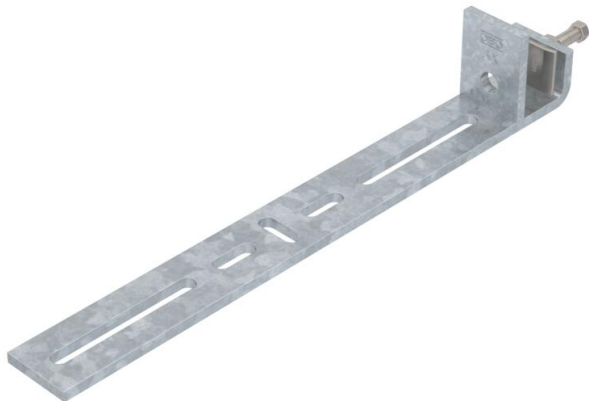

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6003908
Typ	BFK S 300 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsklemmstück
Bezeichnung 2	für senkrechte Anwendung
Lieferbar ab	01.03.2026
Hersteller	OBO
Dimension	354x58x40
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	76,67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsklemmstück senkrecht FT


Artikelnummer: 6003908



### Abmessungen

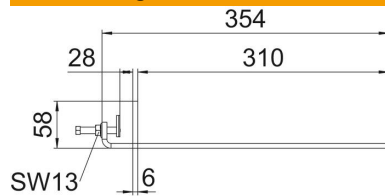

Länge	348 mm
Breite	310 mm
Höhe	58 mm

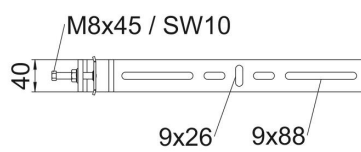

### Technische Daten

Materialstärke	6 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C