


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 150 G

Artikelnummer: 6005544

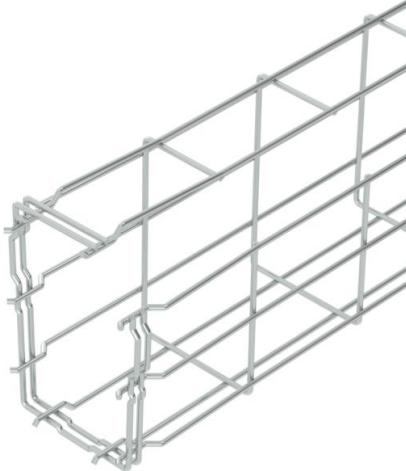

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6005544
Typ	G-GRM 150 100 G
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	150x100x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	127,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3738 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 150 G

Artikelnummer: 6005544



Abmessungen

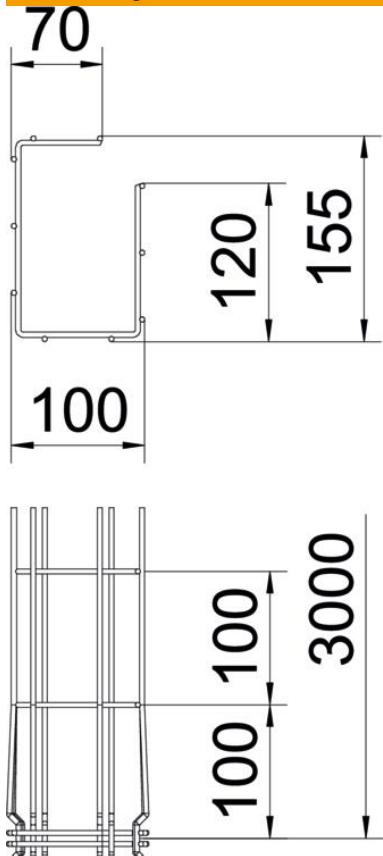

Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Breite	3,94 in
Höhe	150 mm
Höhe	5,91 in
Maß A	120 mm
Maß B	100 mm
Maß C	68 mm
Maß H	155 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	ja
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	107 cm ²
Nutzquerschnitt	10700 mm ²
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schraublose Verbinder	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung

Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 150 G

Artikelnummer: 6005544



Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2,5 m
Stützabstand 1,0m	0,6 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,35 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,3 kN/m