

# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 150 A4

Artikelnummer: 6005574



Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.  
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6005574                    |
| Typ                                 | G-GRM 150 100 A4           |
| Bezeichnung 1                       | G-Gitterrinne Magic        |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 150x100x3000               |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 3                          |
| Mengeneinheit                       | Meter                      |
| Gewicht                             | 127,26 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,3739 kg CO2e / 1 Meter   |


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 150 A4

Artikelnummer: 6005574



### Abmessungen

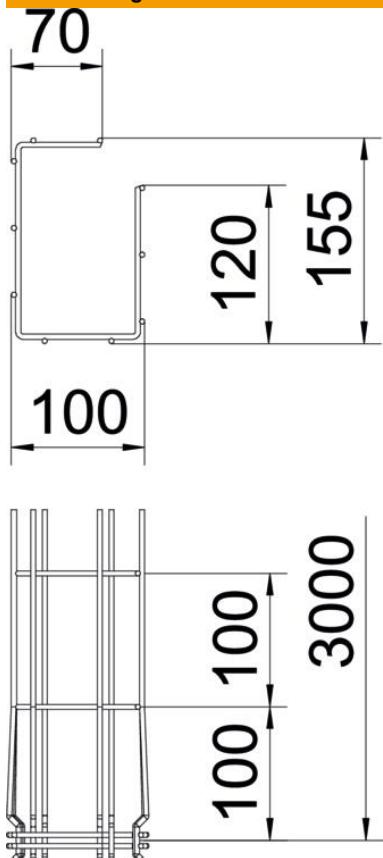

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 3.000 mm |
| Breite | 100 mm   |
| Breite | 3,94 in  |
| Höhe   | 150 mm   |
| Höhe   | 5,91 in  |
| Maß A  | 120 mm   |
| Maß B  | 100 mm   |
| Maß C  | 68 mm    |
| Maß H  | 155 mm   |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart Montage-System     | Decke Wand             |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Integrierte Trennwand              | ohne                   |
| Nutzquerschnitt                    | 107 cm <sup>2</sup>    |
| Nutzquerschnitt                    | 10700 mm <sup>2</sup>  |
| Profilform                         | G-Form                 |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | ja                     |
| Schraublose Verbinder              | ja                     |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537   | Typ II                 |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung       |

# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 150 A4

Artikelnummer: 6005574



### Belastungen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| einsetzbare Stützabstände min. | 1 m       |
| einsetzbare Stützabstände max. | 2,5 m     |
| Stützabstand 1,0m              | 0,6 kN/m  |
| Stützabstand 1,5m              | 0,5 kN/m  |
| Stützabstand 2,0m              | 0,35 kN/m |
| Stützabstand 2,5m              | 0,3 kN/m  |