

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Artikelnummer: 6007228



Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigleiter.
Maximale Sprossenbelastung 175 kg.
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.



Stammdaten

Artikelnummer	6007228
Typ	MS4022P0292FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	als Sprosse verwendbar
Hersteller	OBO
Dimension	292x40x22,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	44,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9895 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT



Artikelnummer: 6007228



Abmessungen

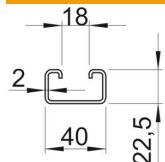

Abmessung BxH	40x22,5 mm
Länge	292 mm
Breite	40 mm
Höhe	22,5 mm

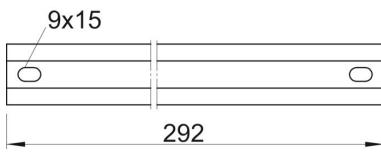 

Technische Daten

Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Materialstärke	2 mm
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	18 mm