


# Technisches Datenblatt

## Sprosse WSK 40

Artikelnummer: 6008046

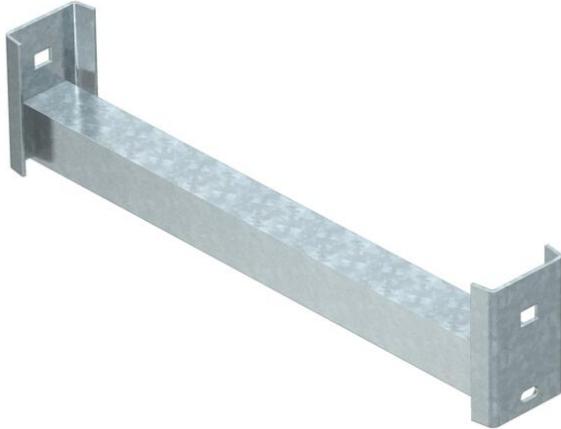

Winkelprofilsprosse für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.  
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 250 kg.

CE UK  
CA | IS8

Stahl

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6008046
Typ	WSK 40 40 FT
Bezeichnung 1	Winkelsprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B354mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	122 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,8691 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sprosse WSK 40

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6008046

### Abmessungen

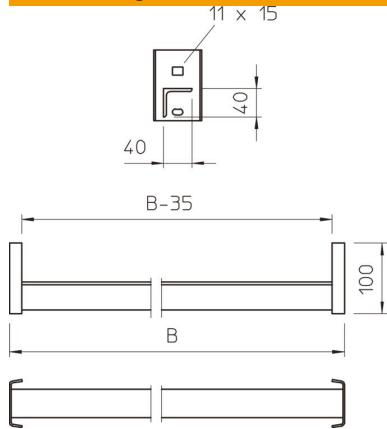

Abmessung BxH	40 x 40 mm
Länge	354 mm
Breite	354 mm
Höhe	100 mm

### Technische Daten

Materialstärke	4 mm
----------------	------