


Technisches Datenblatt

Sprosse CK 40

Artikelnummer: 6008240

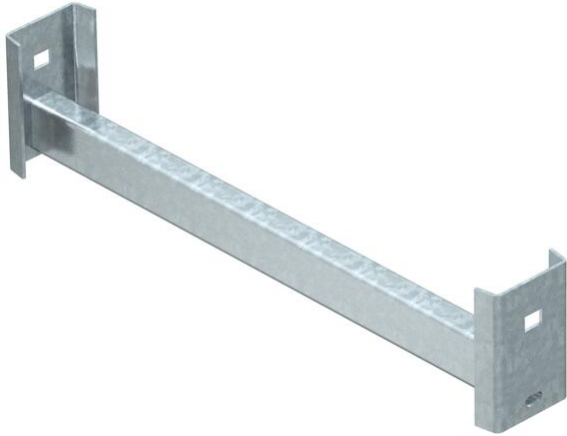

Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6008240
Typ	CK 40 40 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B354mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	95,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,9914 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sprosse CK 40

Artikelnummer: 6008240



Abmessungen

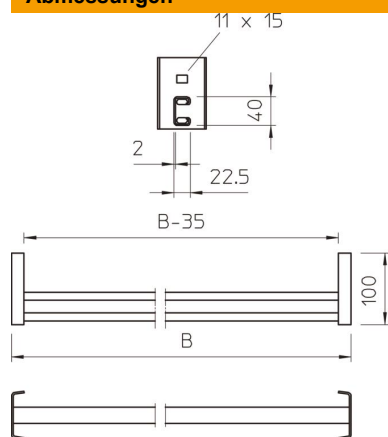

Abmessung BxH	40 x 22,5 mm
Länge	354 mm
Breite	354 mm
Höhe	100 mm

Technische Daten

Materialstärke	2 mm
Schlitzweite	18 mm