


# Technisches Datenblatt

## Sprosse CK 40

Artikelnummer: 6008267

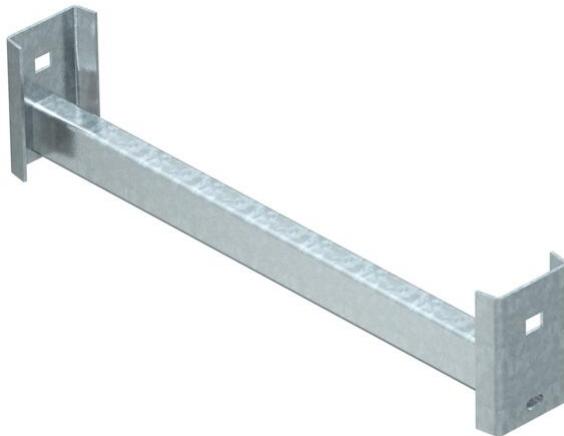

Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigleitern und in IS 8-Stiel.  
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.



Stahl

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6008267
Typ	CK 40 60 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B554mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	128,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,647 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sprosse CK 40

Artikelnummer: 6008267



### Abmessungen

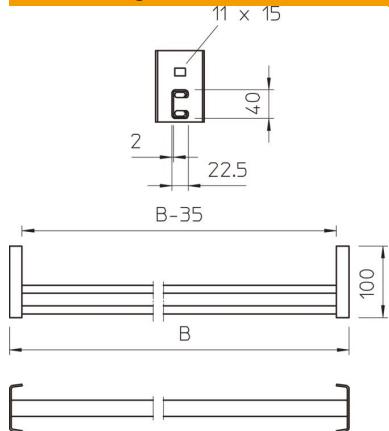

Abmessung BxH	40 x 22,5 mm
Länge	554 mm
Breite	554 mm
Höhe	100 mm

### Technische Daten

Materialstärke	2 mm
Schlitzweite	18 mm