

# Technisches Datenblatt

## Sprosse CKD 40



Artikelnummer: 6008269

Sprosse CKD40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.  
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.



CE UK  
CA | Is8

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6008269
Typ	CKD 40 60 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B554mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	211 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,5105 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sprosse CKD 40


Artikelnummer: 6008269

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

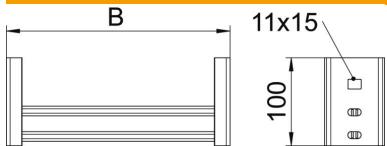

Abmessung BxH	2 x 40 x 22,5 mm
Länge	554 mm
Breite	554 mm
Höhe	100 mm

 

### Technische Daten

Materialstärke	2 mm
Schlitzweite	18 mm