


# Technisches Datenblatt

## Sprosse CKD 40

Artikelnummer: 6008293



Sprosse CKD40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.  
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.

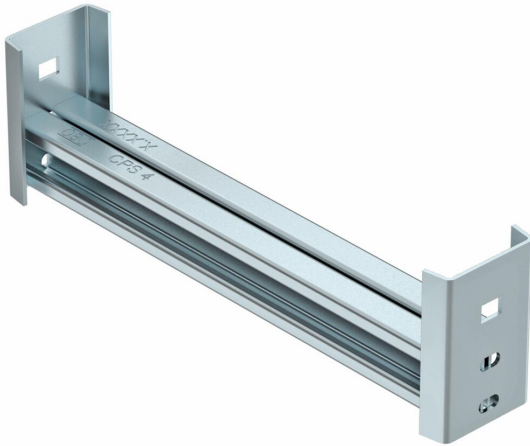

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6008293
Typ	CKD 40 90 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B854mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	307 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,559 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sprosse CKD 40

Artikelnummer: 6008293



### Abmessungen

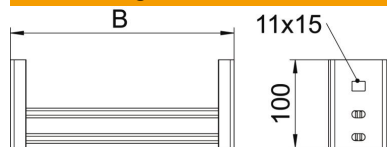

Abmessung BxH	2 x 40 x 22,5 mm
Länge	854 mm
Breite	854 mm
Höhe	100 mm



### Technische Daten

Materialstärke	2 mm
Schlitzweite	18 mm