


Technisches Datenblatt

Sprosse CK 40

Artikelnummer: 6008321

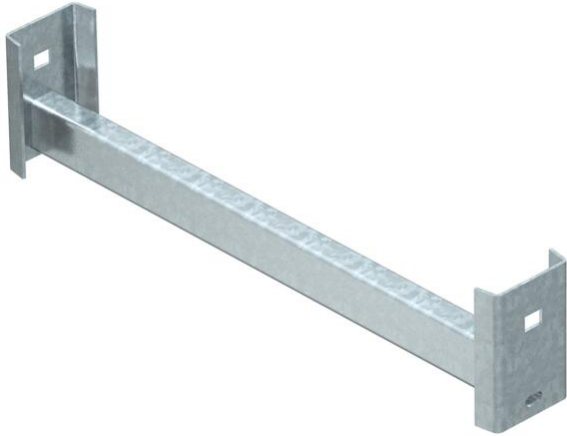

Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6008321
Typ	CK 40 120 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B1154mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	228 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,7344 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sprosse CK 40

Artikelnummer: 6008321



Abmessungen

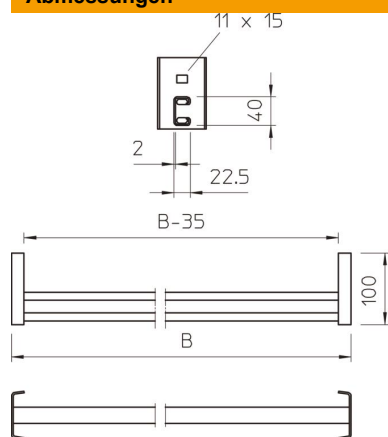

Abmessung BxH	40 x 22,5 mm
Länge	1.154 mm
Breite	1.154 mm
Höhe	100 mm

Technische Daten

Materialstärke	2 mm
Schlitzweite	18 mm