

Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010555

OBO
BETTERMANN



Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.

Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.

CE UK
CA  uss

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6010555
Typ	SLM 50 C40 11 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter schwer
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1100x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	821 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,1624 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6010555

Abmessungen

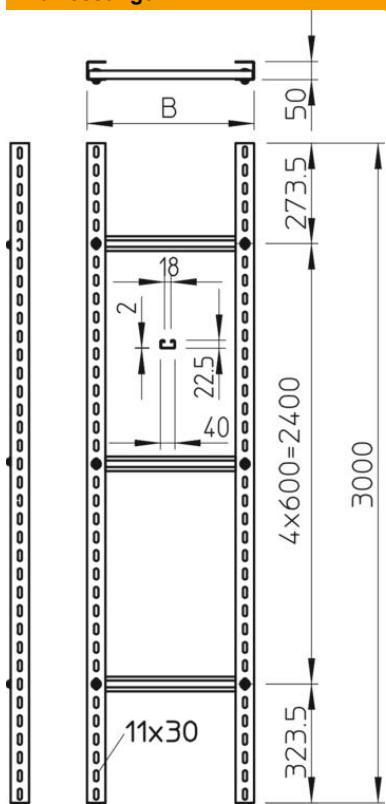

Länge	3.000 mm
Breite	1.100 mm
Höhe	50 mm
Maß	1.100 mm
B	
Schlitzmaß Sprosse	18,00

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	U-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm
Holmstärke	2,5 mm