

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013392



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013392
Typ	SLS 80 C40 3 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	300x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1304,833 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	28,0297 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013392



Abmessungen

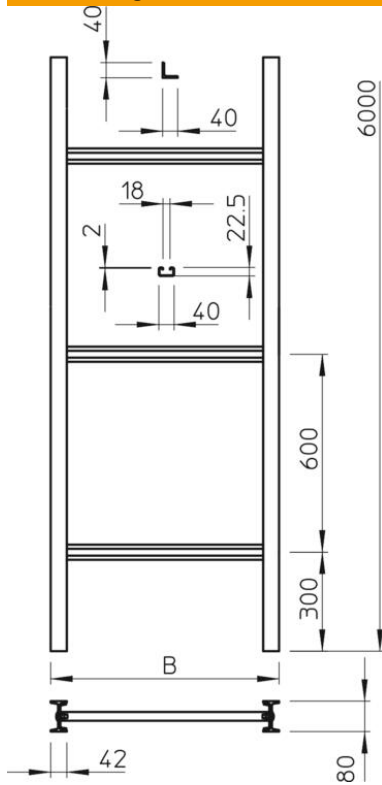

Länge	6.000 mm
Breite	300 mm
Höhe	80 mm
Maß	300 mm
B	
Schlitzmaß Sprosse	18,00

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm