

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013473



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.

CE UK
CA | Is8

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013473
Typ	SLS 80 C40 11 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1100x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1525,833 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	32,6553 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Steigleiter Industrie, 6 m C40

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6013473

Abmessungen

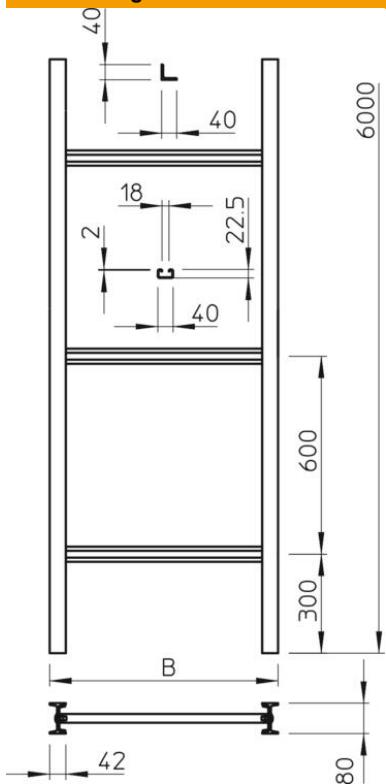

Länge	6.000 mm
Breite	1.100 mm
Höhe	80 mm
Maß	1.100 mm
B	
Schlitzmaß Sprosse	18,00

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm