

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013481



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013481
Typ	SLS 80 C40 12 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1200x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1553,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	33,1757 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013481



Abmessungen

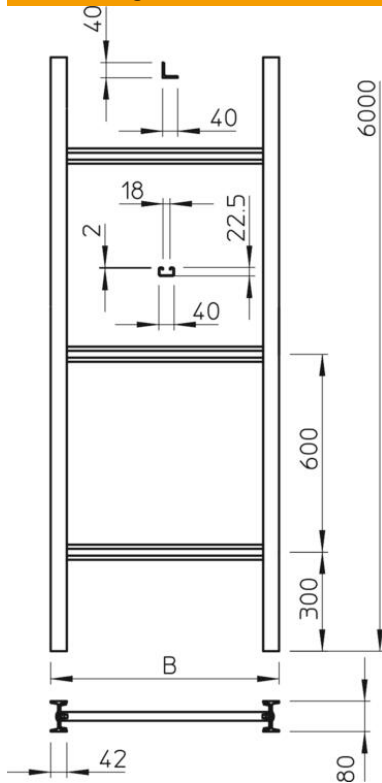

Länge	6.000 mm
Breite	1.200 mm
Höhe	80 mm
Maß	1.200 mm
B	
Schlitzmaß Sprosse	18,00

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm