

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6013848

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.



CE UK
CA | Is8

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013848
Typ	SLS 80 W40 4 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	400x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1373,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	30,0668 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6013848

Abmessungen

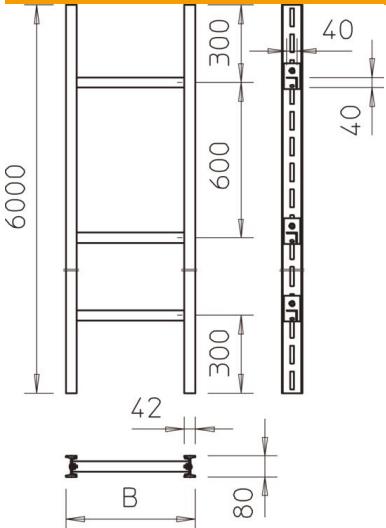

Länge	6.000 mm
Breite	400 mm
Höhe	80 mm
Maß	400 mm
B	

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm