

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013899



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013899
Typ	SLS 80 W40 9 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	900x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1586 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	34,3895 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013899



Abmessungen

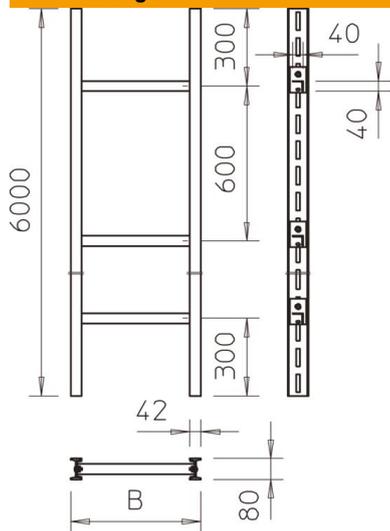

Länge	6.000 mm
Breite	900 mm
Höhe	80 mm
Maß	900 mm
B	

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm