

Technisches Datenblatt

Klemmstück FT

Artikelnummer: 6015174



Klemmstück zur Befestigung der Montagewinkel Typ MW 45 und MW 90 an der Gitterkabelrinne Typ CGR.
Inklusive selbstsichernder Mutter in M6.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6015174
Typ	KS 23 35 FT
Bezeichnung 1	Klemmstück
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	M6x20
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,015 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0427 kg CO2e / 1 Stück



Technisches Datenblatt

Klemmstück FT

Artikelnummer: 6015174

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

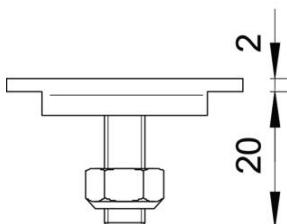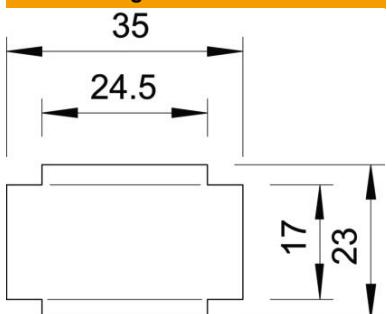

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Lochdurchmesser	6 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder